


Технический паспорт

Крышка для Т-образной секции DD

Артикульный номер: 7129386

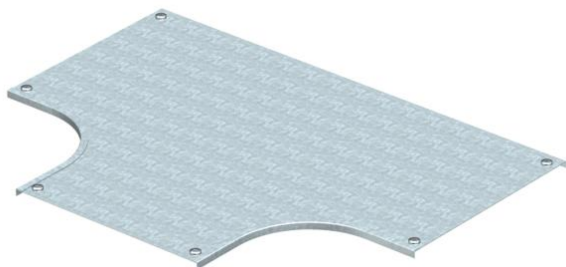

Крышка Т-образной секции с поворотными фиксаторами.
Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.




St Сталь

DD Конвейерное цинкование методом двойного погружения

Исходные данные

Артикульный номер	7129386
Тип	DFT 400 DD
Обозначение 1	Крышка Т-образной секции
Обозначение 2	с фиксаторами, для RT 400
Производитель	OBO
Размер	B400mm
Материал	Сталь
Поверхность	Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	600 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры

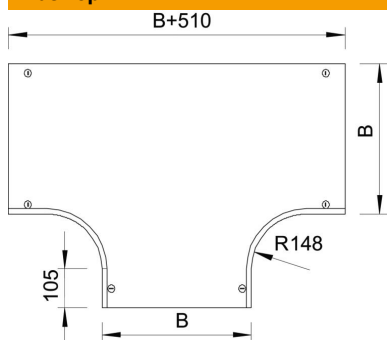

Ширина	400 мм
Ширина	16 in
Высота	35 мм
Толщина листа	1,25 мм
Размер B	400 мм
Размер H	15 мм
Размер R	148 мм

Технический паспорт

Крышка для Т-образной секции DD

Артикульный номер: 7129386



Технические характеристики

Количество шпингалетов	6 Сталь
Вид крепления	Поворотный фиксатор
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Толщина материала (дюймы)	0,05 in
Прочность материала	1,25 мм
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет