


Технический паспорт

Крышка Т-образной секции DFT RU FS

Артикульный номер: 7128337



Крышка для Т-образной секции
Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками
любой высоты.

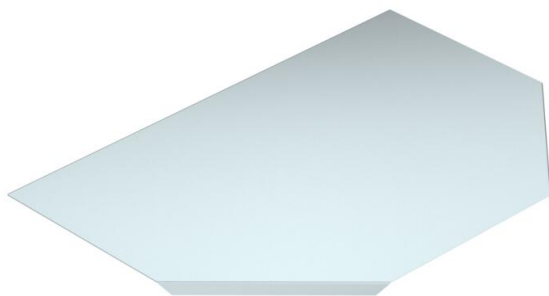

St

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	7128337
Тип	DFT 400 FS RU
Обозначение 1	Крышка Т-образной секции
Производитель	OBO
Размер	B400mm
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	125 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Крышка Т-образной секции DFT RU FS

Артикульный номер: 7128337



Размеры

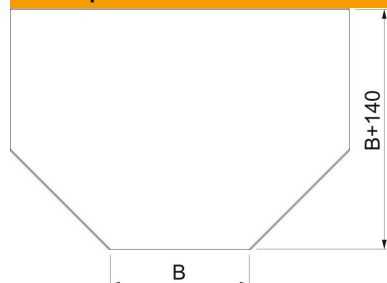

Ширина	400 мм
Толщина листа	0,7 мм
Размер B	400 мм

Технические характеристики

Вид крепления	накладной
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Прочность материала	0,7 мм
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет