


# Технический паспорт

## Крышка для Т-образной секции DD

Артикульный номер: 7129424

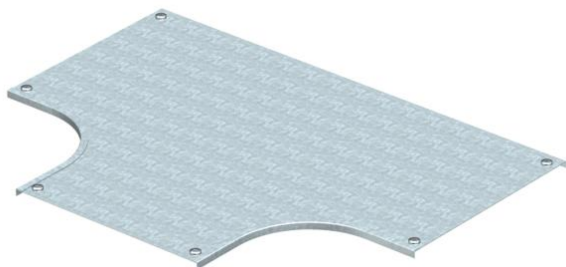

Крышка Т-образной секции с поворотными фиксаторами.  
Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.




**St** Сталь

**DD** Конвейерное цинкование методом двойного погружения

### Исходные данные

Артикульный номер	7129424
Тип	DFT 600 DD
Обозначение 1	Крышка Т-образной секции
Обозначение 2	с фиксаторами, для RT 600
Производитель	OBO
Размер	B600mm
Материал	Сталь
Поверхность	Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	1019 кг
Единица веса	кг/100 шт.

### Размеры

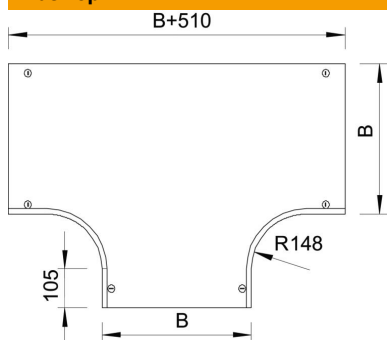

Ширина	600 мм
Ширина	24 in
Высота	35 мм
Толщина листа	1,25 мм
Размер B	600 мм
Размер H	15 мм
Размер R	148 мм

# Технический паспорт

Крышка для Т-образной секции DD

Артикульный номер: 7129424



## Технические характеристики

Количество шпингалетов	6 Сталь
Вид крепления	Поворотный фиксатор
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Толщина материала (дюймы)	0,05 in
Прочность материала	1,25 мм
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет