


# Технический паспорт

## Крышка для Т-образной секции FS

Артикульный номер: 7128320

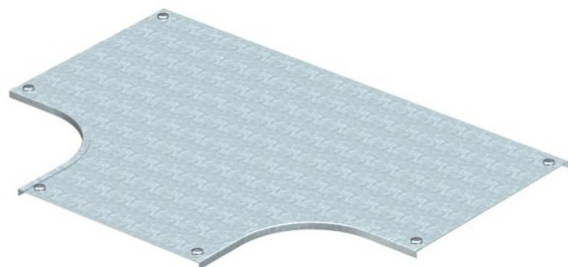

Крышка Т-образной секции с поворотными фиксаторами.  
Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.




**St** Сталь

**FS** оцинкован конвейерным методом

### Исходные данные

Артикульный номер	7128320
Тип	DFT 600 FS
Обозначение 1	Крышка Т-образной секции
Обозначение 2	с фиксаторами, для RT 600
Производитель	OBO
Размер	B600mm
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	854 кг
Единица веса	кг/100 шт.

### Размеры

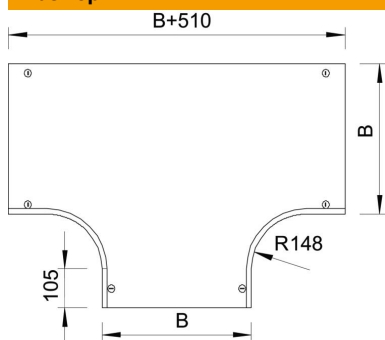

Ширина	600 мм
Ширина	24 in
Высота	35 мм
Толщина листа	1,25 мм
Размер B	600 мм
Размер H	15 мм
Размер R	148 мм

# Технический паспорт

Крышка для Т-образной секции FS

Артикульный номер: 7128320



## Технические характеристики

Количество шпингалетов	6 Сталь
Вид крепления	Поворотный фиксатор
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Толщина материала (дюймы)	0,05 in
Прочность материала	1,25 мм
Нержавеющая сталь, протравленная	нет