


Технический паспорт

Рифленая крышка с поворотным фиксатором FS

Артикульный номер: 6049185

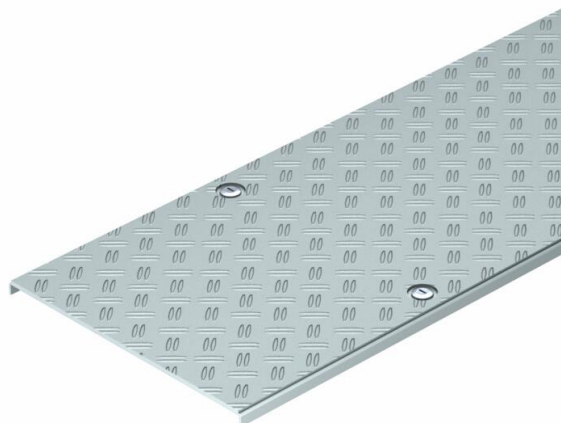

Крышка кабельного лотка для системы кабельных лотков BKRS. Основание крышки оцинковано конвейерным методом, толщина материала 2 мм с дополнительным слоем алюминия с толщиной материала 4 мм, нескользящий и прочный. Крепление поворотного фиксатора с расстоянием 500 мм.

При использовании крышки под действием ветра или давления необходимо предпринять дополнительные меры для обеспечения безопасности.

Крышки испытаны в соответствии с DIN 51130 и имеют класс защиты от скольжения R10 и класс смещения V8.

Поворотные фиксаторы для монтажа крышки предварительно установлены.




Alu/
St Алюминий/сталь

Исходные данные

Артикульный номер	6049185
Тип	DF BKR30 FS AL
Обозначение 1	Крышка рифленая
Обозначение 2	Интервал м. фиксаторами 500мм
Производитель	OBO
Размер	300x3000
Материал	Алюминий/сталь
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Метр
Масса	735 кг
Единица веса	кг/100 м

Размеры

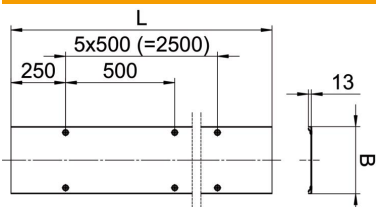

Длина	3 000 мм
Длина	10 ft
Ширина	300 мм
Ширина	12 in
Толщина листа	0,24 in
Толщина листа	6 мм
Размер B	300 мм
Размер L	3 000 мм

Технический паспорт

Рифленая крышка с поворотным фиксатором FS

Артикульный номер: 6049185



Технические характеристики

Количество шпингалетов	14 Сталь
Вид крепления	Поворотный фиксатор
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Нержавеющая сталь, протравленная	нет