


# Технический паспорт

## Рифленая крышка с поворотным фиксатором FS

Артикульный номер: 6049191

**OBO**  
BETTERMANN

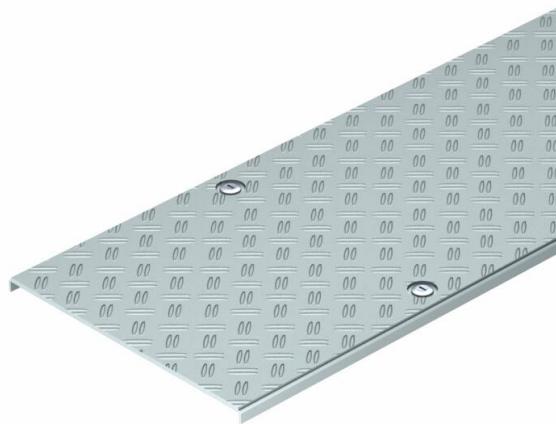

Крышка кабельного лотка для системы кабельных лотков BKRS. Основание крышки оцинковано конвейерным методом, толщина материала 2 мм с дополнительным слоем алюминия с толщиной материала 4 мм, нескользящий и прочный. Крепление поворотного фиксатора с рассстоянием 500 мм.

При использовании крышки под действием ветра или давления необходимо предпринять дополнительные меры для обеспечения безопасности.

Крышки испытаны в соответствии с DIN 51130 и имеют класс защиты от скольжения R10 и класс смещения V8.

Поворотные фиксаторы для монтажа крышки предварительно установлены.

CE

Alu/  
St Алюминий/сталь

### Исходные данные

Артикульный номер	6049191
Тип	DF BKR60 FS AL
Обозначение 1	Крышка рифленая
Обозначение 2	Интервал м. фиксаторами 500мм
Производитель	ОВО
Размер	600x3000
Цвет	алюминиевый
Материал	Алюминий/сталь
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Метр
Масса	1429 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	97,7082 кг CO2e / 1 Метр


# Технический паспорт

## Рифленая крышка с поворотным фиксатором FS

Артикульный номер: 6049191



### Размеры

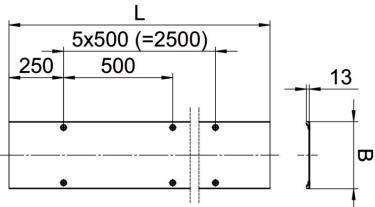

Длина	3 000 мм
Ширина	600 мм
Ширина	24 in
Толщина листа	0,25 in
Толщина листа	6 мм
Размер В	600 мм
Размер L	3 000 мм

### Технические характеристики

Количество шпингалетов	14 Сталь
Вид крепления	Поворотный фиксатор
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Нержавеющая сталь, проправленная	нет