


Технический паспорт

Шайба с большим наружным диаметром F

Артикульный номер: 6408729



Шайба с большим наружным диаметром

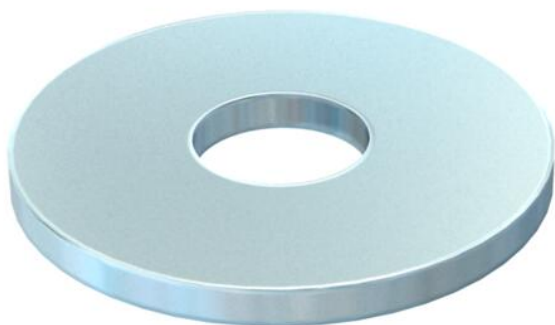


St	Сталь
F	огневое цинкование

Исходные данные

Артикульный номер	6408729
Тип	DIN440 11 F
Обозначение 1	Подкладная шайба
Обозначение 2	согласно DIN 440
Производитель	OBO
Размер	M10
Материал	Сталь
Поверхность	Горячая оцинковка
Стандарт поверхности	DIN 267, Teil 10
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	1,852 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры

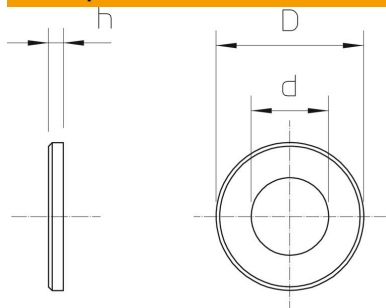

Толщина листа	0,12 in
Размер D	1,34 in
Размер d	0,43 in
Размер d	11 мм
Размер d макс.	34 мм
Размер d мин.	34 мм
Размер h	3 мм

Технический паспорт

Шайба с большим наружным диаметром F

Артикульный номер: 6408729



Технические характеристики

Фасеточный	нет
Закаленная поверхность	нет
Резьба	M10
Внутренний диаметр	11 мм
Диаметр отверстия	11 мм
Прочность материала	3 мм
Форма отверстия	круглой формы