

Технический паспорт

Шайба с большим наружным диаметром

Артикульный номер: 6408726



Шайба с большим наружным диаметром



St Сталь

GSP Electrogalvanised, black-passivated

Исходные данные

Артикульный номер	6408726
Тип	DIN440 11 G SW
Обозначение 1	Подкладная шайба
Обозначение 2	согласно DIN 440
Производитель	OBO
Размер	M10
Цвет	черный
Материал	Сталь
Поверхность	Гальванически оцинковано, с пассивацией черного цвета
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	1,5 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Шайба с большим наружным диаметром

Артикульный номер: 6408726



Размеры

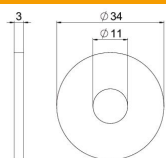

Размер d	11 мм
Размер d макс.	34 мм
Размер d мин.	34 мм
Размер h	3 мм

Технические характеристики

Фасеточный	нет
Закаленная поверхность	нет
Резьба	M10
Внутренний диаметр	11 мм
Диаметр отверстия	11 мм
Прочность материала	3 мм