

# Технический паспорт

## Фиксатор крышки универсальный А2

Артикульный номер: 6065600



Фиксатор крышки предназначен для универсального крепления неперфорированной крышки к листовым и проволочным лоткам, а также мини-каналам AZ.

В зависимости от ширины лотка для надежного крепления 3-метровой крышки используются 4-6 фиксаторов.

Для проволочных лотков с боковой стенкой высотой 35 мм данный фиксатор крышки не подходит.



**A2** Нержавеющая сталь 1.4310

**2B** без обработки, дообработанный

### Исходные данные

Артикульный номер	6065600
Тип	DKU A2
Обозначение 1	Фиксатор крышки
Обозначение 2	универсальный
Производитель	OBO
Материал	Нержавеющая сталь 1.4310
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	20
Единица расхода	Шт.
Масса	0,794 кг
Единица веса	кг/100 шт.


# Технический паспорт

Фиксатор крышки универсальный А2

Артикульный номер: 6065600



## Размеры

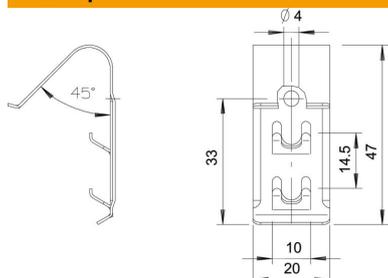

Размер В | 47 мм

## Технические характеристики

Подходит для проволочного лотка	да
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Нержавеющая сталь, протравленная	нет