


Технический паспорт

Фиксатор крышки G

Артикульный номер: 6049280



Фиксатор для крепления крышки из рифленого листового металла, тип DB-KR на кабельных лотках.
Рекомендуется использовать не менее 6 фиксаторов при длине крышки 3 м.

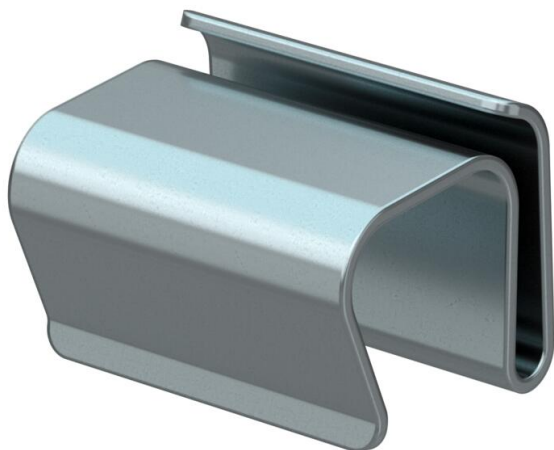

St

Сталь

G

гальванически оцинкованный

Исходные данные

Артикульный номер	6049280
Обозначение 1	Фиксатор крышки
Обозначение 2	для рифленой крышки
Производитель	OBO
Размер	18x22x17
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	30
Единица расхода	Шт.
Масса	0,794 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Фиксатор крышки G

Артикульный номер: 6049280



Размеры

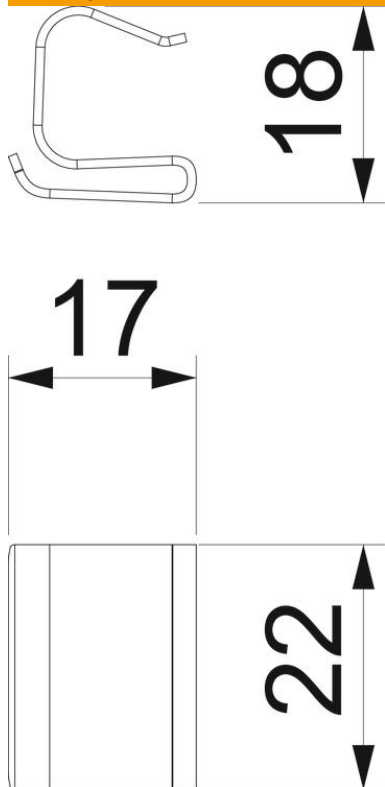

Технические характеристики

Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Нержавеющая сталь, протравленная	нет