


Технический паспорт

Крышка неперфорированная FS

Артикульный номер: 6052022



Неперфорированная крышка для листовых и проволочных лотков.

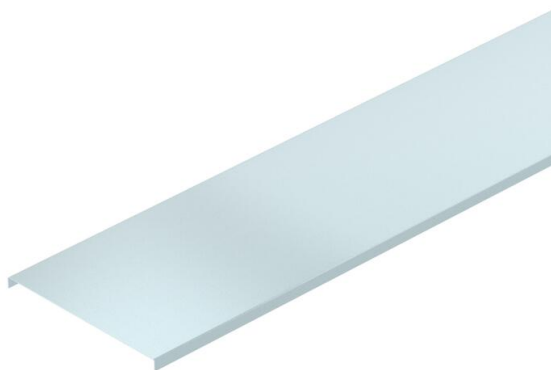

St

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6052022
Тип	DRLU 150 FS RU
Обозначение 1	Неперфорированная крышка
Обозначение 2	для кабельного лотка
Производитель	OBO
Размер	150x3000
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Метр
Масса	96,333 кг
Единица веса	кг/100 м


Технический паспорт

Крышка неперфорированная FS

Артикульный номер: 6052022



Размеры

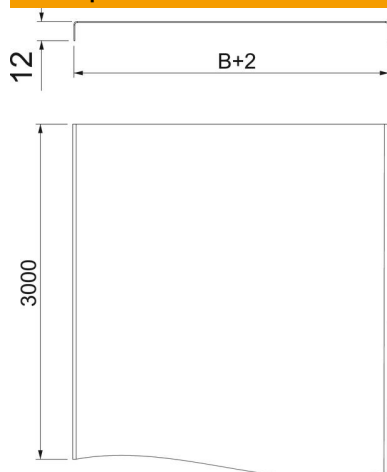

Длина	3 000 мм
Ширина	150 мм
Высота	12 мм
Толщина листа	0,7 мм
Размер B	150 мм

Технические характеристики

Вид крепления	накладной
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Нержавеющая сталь, протравленная	нет