


# Технический паспорт

## Крышка неперфорированная FS

Артикульный номер: 6052023



Неперфорированная крышка для листовых и проволочных лотков.

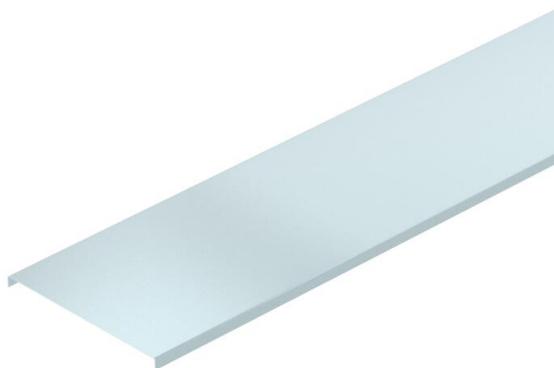

St

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

### Исходные данные

Артикульный номер	6052023
Тип	DRLU 200 FS RU
Обозначение 1	Неперфорированная крышка
Обозначение 2	для кабельного лотка
Производитель	OBO
Размер	200x3000
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Метр
Масса	123,667 кг
Единица веса	кг/100 м


# Технический паспорт

## Крышка неперфорированная FS



Артикульный номер: 6052023

### Размеры

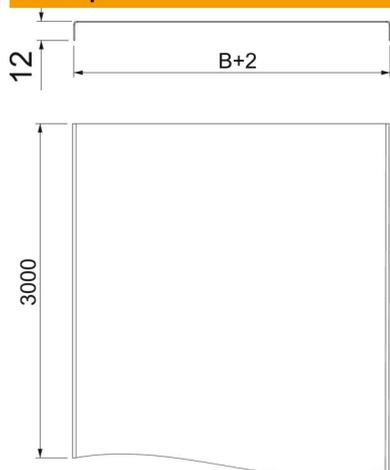

Длина	3 000 мм
Ширина	200 мм
Толщина листа	0,7 мм
Размер В	200 мм

### Технические характеристики

Вид крепления	накладной
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Нержавеющая сталь, протравленная	нет