


Технический паспорт

Крышка неперфорированная

Артикульный номер: 6052671



Неперфорированная крышка для листовых и проволочных лотков.
Шириной от 500 мм и больше с поперечным гофром.
При использовании крышек на открытом воздухе необходимы
дополнительные меры защиты от воздействия ветра.

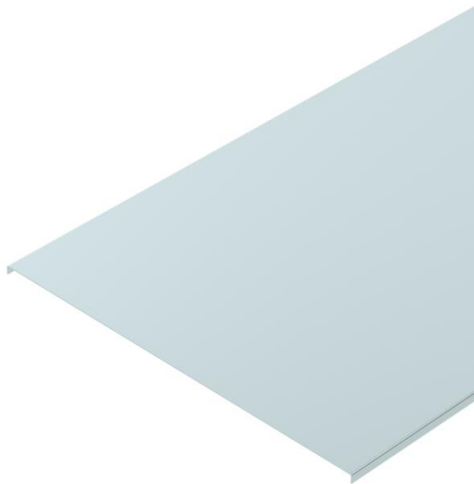

- St** Сталь
- DD** Конвейерное цинкование методом двойного погружения

Исходные данные	
Артикульный номер	6052671
Тип	DRLU 550 DD
Обозначение 1	Неперфорированная крышка
Обозначение 2	д.каб лот и каб лот лестн типа
Производитель	OBO
Размер	550x3000
Материал	Сталь
Поверхность	Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Метр
Масса	678,1 кг
Единица веса	кг/100 м


Технический паспорт

Крышка неперфорированная

Артикульный номер: 6052671



Размеры

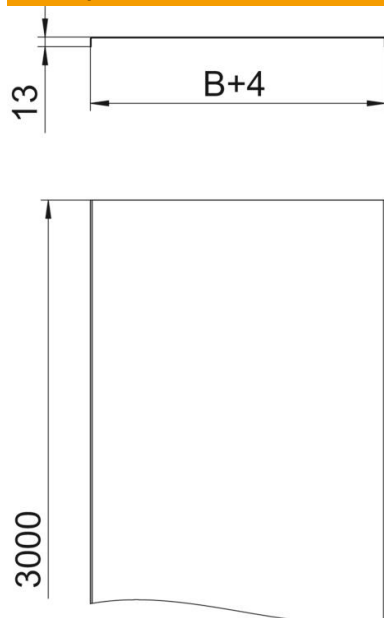

Длина	3 000 mm
Длина	10 ft
Ширина	550 mm
Ширина	22 in
Высота	13 mm
Толщина листа	0,05 in
Толщина листа	1,5 mm
Размер В	550 mm
Размер Н	15 mm

Технические характеристики

Вид крепления	Фиксатор крышки
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	да
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Нержавеющая сталь, протравленная	нет