


Технический паспорт

Крышка неперфорированная А4

Артикулный номер: 6052998

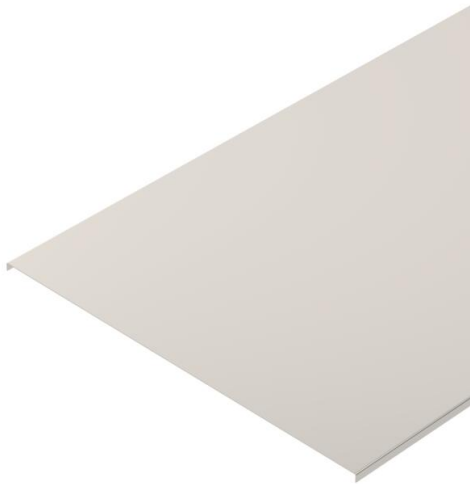

Неперфорированная крышка для закрытия кабельных и проволочных лотков.
Поперечный гофр начиная с ширины 500 мм.
При использовании крышек на открытом воздухе необходимы дополнительные меры защиты от воздействия ветра.



- A4** Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
- 2B** без обработки, дообработанный

Исходные данные	
Артикулный номер	6052998
Тип	DRLU 600 A4
Обозначение 1	Неперфорированная крышка
Обозначение 2	д.каб лот и каб лот лестн типа
Производитель	OBO
Размер	600x3000
Материал	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Метр
Масса	736,9 кг
Единица веса	кг/100 м


Технический паспорт

Крышка неперфорированная А4

Артикулный номер: 6052998



Размеры

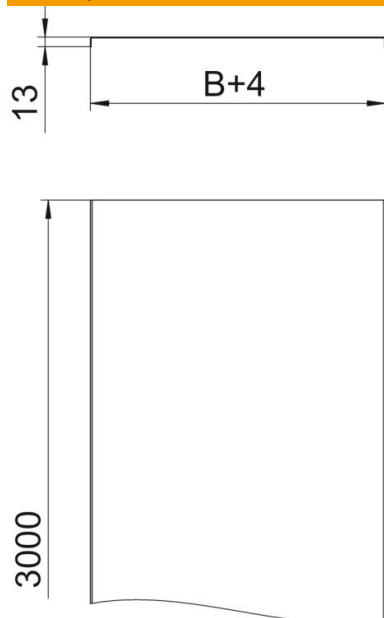

Длина	3 000 мм
Длина	10 ft
Ширина	600 мм
Ширина	24 in
Высота	13 мм
Толщина листа	0,05 in
Толщина листа	1,25 мм
Размер В	600 мм

Технические характеристики

Вид крепления	Фиксатор крышки
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	да
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Нержавеющая сталь, протравленная	нет