

# Технический паспорт

## Крышка с поворотным фиксатором FS

Артикульный номер: 6052029



Крышка для листовых кабельных лотков и лотков лестничного типа с поворотными фиксаторами.  
Шириной от 500 мм и больше с поперечным гофром.  
При использовании крышек на открытом воздухе необходимы дополнительные меры защиты от воздействия ветра.



**St** Сталь

**FS** оцинкован конвейерным методом

### Исходные данные

Артикульный номер	6052029
Обозначение 1	Крышка с вращающ. фиксатором
Обозначение 2	д.каб лот и каб лот лестн типа
Производитель	OBO
Размер	75x3000
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Метр
Масса	83,34 кг
Единица веса	кг/100 м


# Технический паспорт

Крышка с поворотным фиксатором FS

Артикульный номер: 6052029



## Размеры

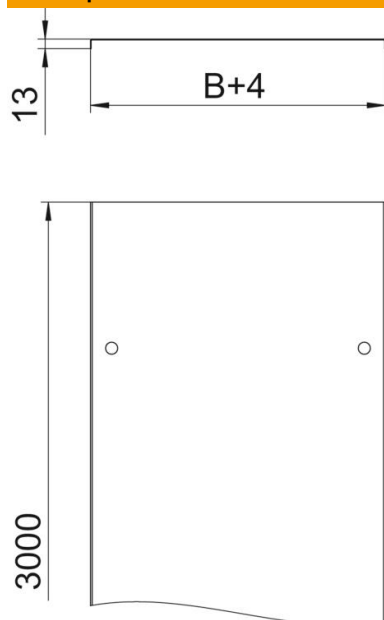

Длина	3 000 мм
Длина	10 ft
Ширина	75 мм
Ширина	3 in
Высота	35 мм
Толщина листа	0,03 in
Толщина листа	1 мм
Размер В	75 мм
Размер Н	15 мм

## Технические характеристики

Количество шпингалетов	6 Сталь
Вид крепления	Поворотный фиксатор
Повышение живучести конструкции	да
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Нержавеющая сталь, протравленная	нет