


Технический паспорт

Крышка с поворотным фиксатором 1,5 мм FS

Артикульный номер: 6052097

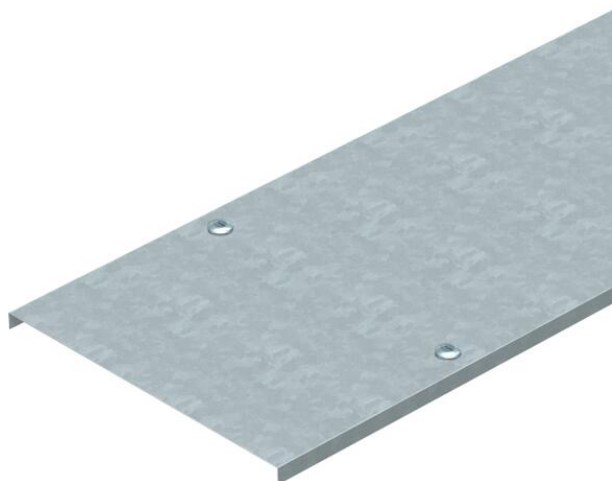

Крышка для кабельных лотков и лотков лестничного типа с 3 парами фиксаторов.

Крышка шириной от 500 мм с рифленой поверхностью.

При использовании крышек на открытом воздухе необходимы дополнительные меры защиты от воздействия ветра.



St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6052097
Обозначение 1	Крышка с вращающ. фиксатором
Обозначение 2	для кабельного лотка
Производитель	OBO
Размер	100x3000
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Метр
Масса	152 кг
Единица веса	кг/100 м


Технический паспорт

Крышка с поворотным фиксатором 1,5 мм FS

Артикульный номер: 6052097



Размеры

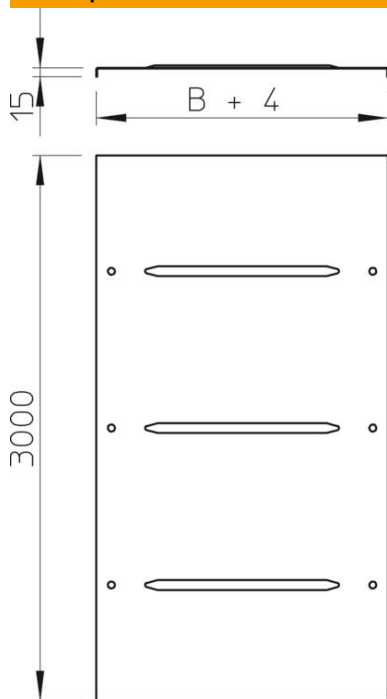

Длина	3 000 мм
Ширина	100 мм
Высота	15 мм
Толщина листа	1,5 мм
Размер B	100 мм

Технические характеристики

Вид крепления	Поворотный фиксатор
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Нержавеющая сталь, протравленная	нет