


# Технический паспорт

## Крышка с поворотным фиксатором 1,5 мм FS

Артикульный номер: 6052208

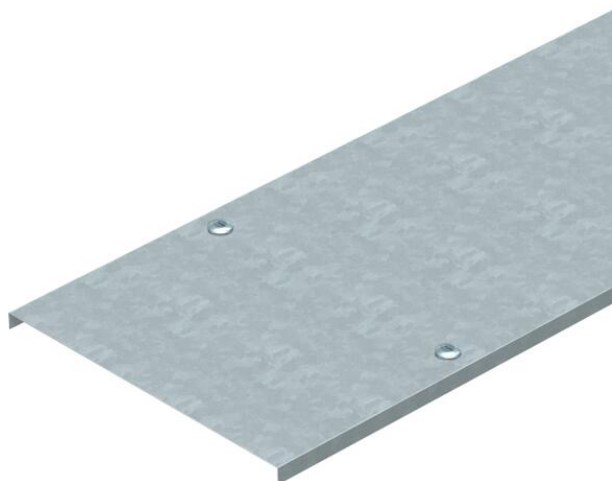

Крышка для кабельных лотков и лотков лестничного типа с 3 парами фиксаторов.

Крышка шириной от 500 мм с рифленой поверхностью.

При использовании крышек на открытом воздухе необходимы дополнительные меры защиты от воздействия ветра.



**St** Сталь

**FS** оцинкован конвейерным методом

### Исходные данные

Артикульный номер	6052208
Обозначение 1	Крышка с вращающ. фиксатором
Обозначение 2	для кабельного лотка
Производитель	OBO
Размер	200x3000
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Метр
Масса	269,95 кг
Единица веса	кг/100 м


# Технический паспорт

Крышка с поворотным фиксатором 1,5 мм FS

Артикульный номер: 6052208



## Размеры

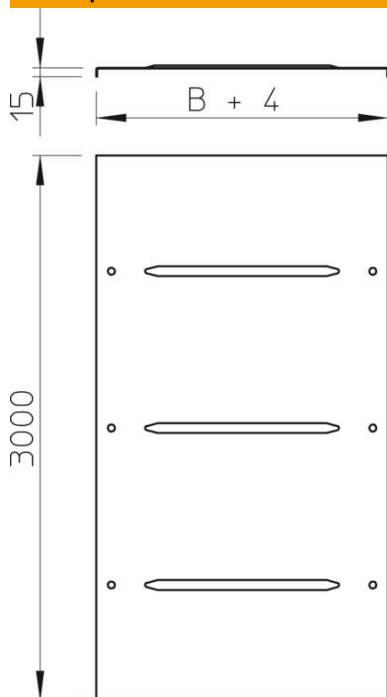

Длина	3 000 мм
Ширина	200 мм
Высота	15 мм
Толщина листа	1,5 мм
Размер В	200 мм

## Технические характеристики

Вид крепления	Поворотный фиксатор
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Нержавеющая сталь, протравленная	нет