


Технический паспорт

Крышка с поворотным фиксатором 1,5 мм FT

Артикульный номер: 6051387

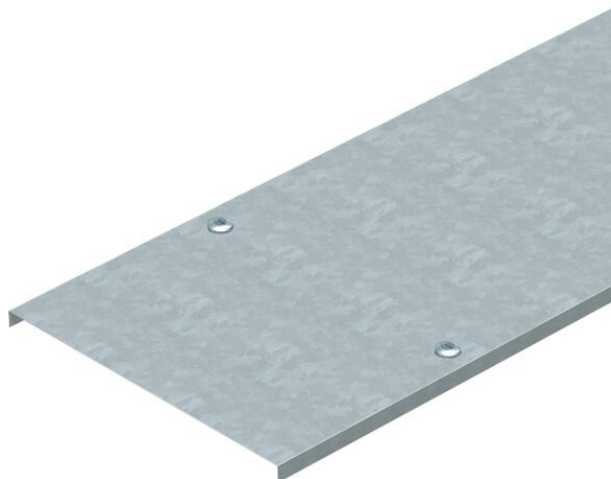

Крышка для кабельных лотков и лотков лестничного типа с 3 парами фиксаторов.
Крышка шириной от 500 мм с рифленой поверхностью.
При использовании крышек вне помещений необходимы дополнительные меры защиты от воздействия ветра. Для этого используются универсальные или поворотные фиксаторы крышки.



St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6051387
Тип	DRL 1,5 300 FT
Обозначение 1	Крышка с вращающ. фиксатором
Обозначение 2	для кабельного лотка
Производитель	OBO
Размер	300x3000
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Метр
Масса	416,334 кг
Единица веса	кг/100 м


Технический паспорт

Крышка с поворотным фиксатором 1,5 мм FT

Артикульный номер: 6051387



Размеры

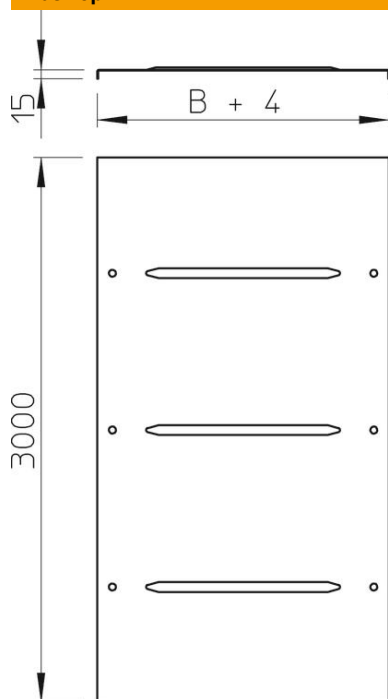

Длина	3 000 мм
Ширина	300 мм
Толщина листа	1,5 мм
Размер B	300 мм

Технические характеристики

Вид крепления	Поворотный фиксатор
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Нержавеющая сталь, протравленная	нет