

Технический паспорт

Крышка с поворотным фиксатором

Артикульный номер: 6052878



Крышка для листовых лотков и каб.лотков лестничного типа с 3 парами фиксаторов.
Шириной от 500 мм и больше с поперечным гофром.
При использовании крышек на открытом воздухе необходимы дополнительные меры защиты от воздействия ветра.



A2	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
2B	без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6052878
Тип	DRL 100 A2
Обозначение 1	Крышка с вращающ. фиксатором
Обозначение 2	д.каб лот и каб лот лестн типа
Производитель	OBO
Размер	100x3000
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Метр
Масса	105,07 кг
Единица веса	кг/100 м


Технический паспорт

Крышка с поворотным фиксатором

Артикульный номер: 6052878



Размеры

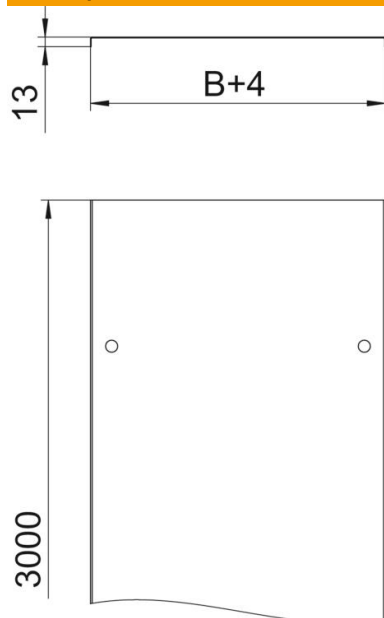

Длина	3 000 мм
Ширина	100 мм
Высота	35 мм
Толщина листа	1 мм
Размер В	100 мм
Размер Н	15 мм

Технические характеристики

Количество шпингалетов	6 Сталь
Вид крепления	Поворотный фиксатор
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Нержавеющая сталь, протравленная	нет