

Технический паспорт

Крышка с поворотным фиксатором

Артикульный номер: 6051340



Крышка для листовых лотков и каб.лотков лестничного типа с 3 парами фиксаторов.
Шириной от 500 мм и больше с поперечным гофром.
При использовании крышек на открытом воздухе необходимы дополнительные меры защиты от воздействия ветра.



St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6051340
Тип	DRL 100 FT
Обозначение 1	Крышка с вращающ. фиксатором
Обозначение 2	д.каб лот и каб лот лестн типа
Производитель	OBO
Размер	100x3000
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Метр
Масса	106,67 кг
Единица веса	кг/100 м


Технический паспорт

Крышка с поворотным фиксатором

Артикульный номер: 6051340



Размеры

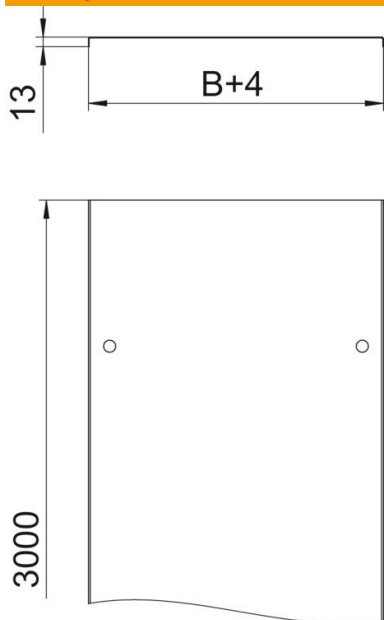

Длина	3 000 мм
Длина	10 ft
Ширина	100 мм
Ширина	4 in
Высота	13 мм
Толщина листа	0,03 in
Толщина листа	1 мм
Размер В	100 мм

Технические характеристики

Вид крепления	Поворотный фиксатор
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Нержавеющая сталь, протравленная	нет