

Технический паспорт

Крышка с поворотным фиксатором

Артикульный номер: 6052908



Крышка для листовых лотков и каб.лотков лестничного типа с 3 парами фиксаторов.
Шириной от 500 мм и больше с поперечным гофром.
При использовании крышек на открытом воздухе необходимы дополнительные меры защиты от воздействия ветра.



A2	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
2B	без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6052908
Обозначение 1	Крышка с вращающ. фиксатором
Обозначение 2	д.каб лот и каб лот лестн типа
Производитель	OBO
Размер	300x3000
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Метр
Масса	262,24 кг
Единица веса	кг/100 м


Технический паспорт

Крышка с поворотным фиксатором

Артикульный номер: 6052908



Размеры

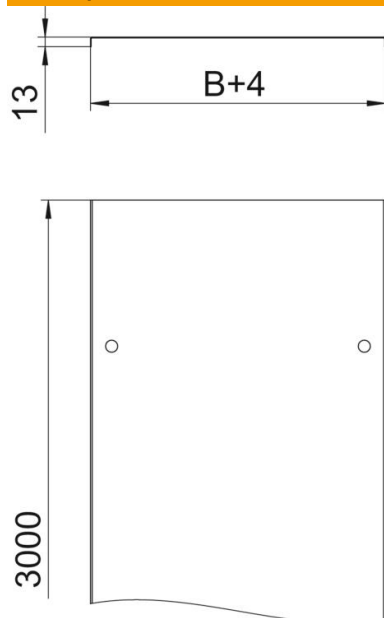

Длина	3 000 мм
Ширина	300 мм
Высота	35 мм
Толщина листа	1 мм
Размер В	300 мм
Размер Н	15 мм

Технические характеристики

Количество шпингалетов	6 Сталь
Вид крепления	Поворотный фиксатор
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Нержавеющая сталь, протравленная	нет