

Технический паспорт

Крышка с поворотным фиксатором А4

Артикульный номер: 6052985



Крышка для листовых лотков и каб.лотков лестничного типа с 3 парами фиксаторов.
При использовании крышек на открытом воздухе необходимы дополнительные меры защиты от воздействия ветра.

CE UK
CA

A4 Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6052985
Тип	DRL 500 A4
Обозначение 1	Крышка с вращающ. фиксатором
Обозначение 2	д.каб лот и каб лот лестн типа
Производитель	ОВО
Размер	500x3000
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Метр
Масса	624,9 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	43,9522 кг CO2e / 1 Метр


Технический паспорт

Крышка с поворотным фиксатором А4

Артикульный номер: 6052985

OBO
BETTERMANN

Размеры

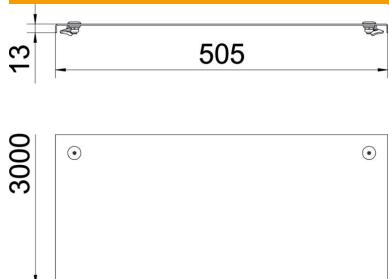

Длина	3 000 мм
Ширина	500 мм
Высота	13 мм
Толщина листа	1,25 мм
Размер В	500 мм

Технические характеристики

Количество шпингалетов	6 Сталь
Вид крепления	Поворотный фиксатор
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Нержавеющая сталь, протравленная	нет