


Технический паспорт

Крышка с поворотным фиксатором

Артикульный номер: 6052975

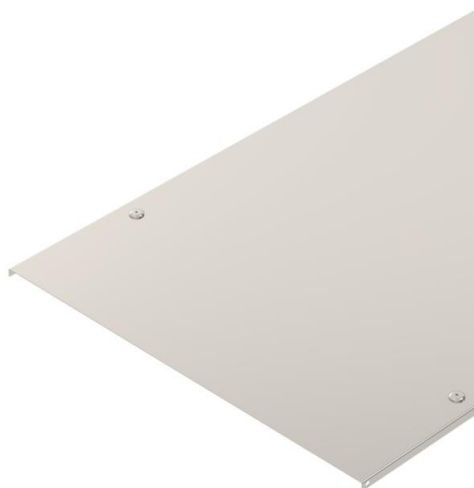

Крышка для листовых лотков и каб.лотков лестничного типа с 3 парами фиксаторов.
Шириной от 500 мм и больше с поперечным гофром.
При использовании крышек на открытом воздухе необходимы дополнительные меры защиты от воздействия ветра.



A2	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
2B	без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6052975
Тип	DRL 600 A2
Обозначение 1	Крышка с вращающ. фиксатором
Обозначение 2	д.каб лот и каб лот лестн типа
Производитель	OBO
Размер	600x3000
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Метр
Масса	743,24 кг
Единица веса	кг/100 м


Технический паспорт

Крышка с поворотным фиксатором

Артикульный номер: 6052975



Размеры

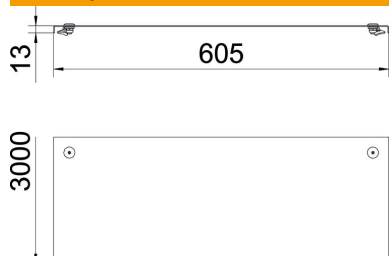

Длина	3 000 мм
Ширина	600 мм
Высота	35 мм
Толщина листа	1,25 мм
Размер В	600 мм
Размер Н	15 мм

Технические характеристики

Количество шпингалетов	6 Сталь
Вид крепления	Поворотный фиксатор
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Нержавеющая сталь, протравленная	нет