

Технический паспорт

Крышка с дистанционным держателем FT

Артикульный номер: 6051222



Крышка для дистанционного монтажа. Не подходит для вертикальных кабельных лотков лестничного типа SLM и SLS.

Дистанционный держатель артикул 6065475 для листовых и лестничных лотков и артикул 6065477 для лотков для дальних расстояний. При использовании крышек вне помещений необходимы дополнительные меры защиты от воздействия ветра.



St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6051222
Тип	DRL FAM 230 FT
Обозначение 1	Крышка для дистанцион. монтажа
Обозначение 2	без дистанционных держателей
Производитель	OBO
Размер	230x3000
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Метр
Масса	319,24 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	6,6241 кг CO ₂ e / 1 Метр


Технический паспорт

Крышка с дистанционным держателем FT

Артикульный номер: 6051222



Размеры

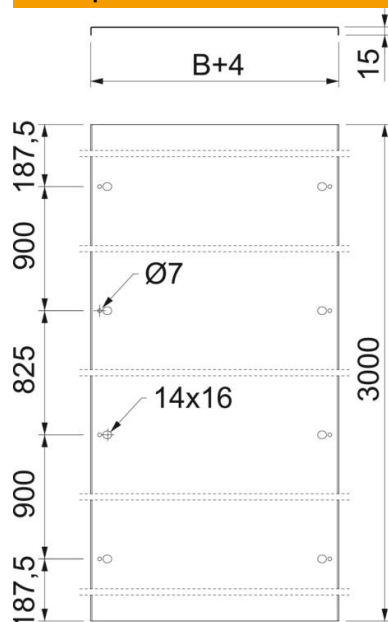

Длина	3 000 мм
Ширина	230 мм
Толщина листа	1,5 мм

Технические характеристики

Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Нержавеющая сталь, протравленная	нет