

Технический паспорт

Крышка с дистанционным держателем

Артикульный номер: 6051194



Крышка для дистанционного монтажа. Не подходит для вертикальных кабельных лотков лестничного типа SLM и SLS. Дистанционный держатель артикул 6065475 для листовых и лестничных лотков и артикул 6065477 для лотков для дальних расстояний. При использовании крышек на открытом воздухе необходимы дополнительные меры защиты от воздействия ветра.



- A2** Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
- 2B** без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6051194
Тип	DRL FAM 330 A2
Обозначение 1	Крышка для дистанцион. монтажа
Обозначение 2	без дистанционных держателей
Производитель	OBO
Размер	330x3000
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Метр
Масса	417,14 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	21,134 кг CO ₂ e / 1 Метр


Технический паспорт

Крышка с дистанционным держателем

Артикульный номер: 6051194



Размеры

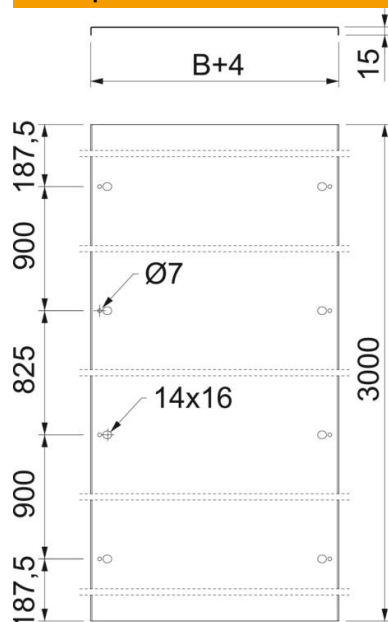

Длина	3 000 мм
Ширина	330 мм
Толщина листа	1,5 мм

Технические характеристики

Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Нержавеющая сталь, протравленная	нет