

Технический паспорт

Крышка с дистанционным держателем

Артикульный номер: 6051200



Крышка для дистанционного монтажа. Не подходит для вертикальных кабельных лотков лестничного типа SLM и SLS. Дистанционный держатель артикул 6065475 для листовых и лестничных лотков и артикул 6065477 для лотков для дальних расстояний. При использовании крышек на открытом воздухе необходимы дополнительные меры защиты от воздействия ветра.



- A2** Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
- 2B** без обработки, дообработанный

Исходные данные

| | |
|--|--------------------------------------|
| Артикульный номер | 6051200 |
| Тип | DRL FAM 630 A2 |
| Обозначение 1 | Крышка для дистанцион. монтажа |
| Обозначение 2 | без дистанционных держателей |
| Производитель | OBO |
| Размер | 630x3000 |
| Цвет | цвета нержавеющей стали |
| Материал | Нержавеющая сталь 1.4301 (304) |
| Поверхность | без обработки, дообработанный |
| Стандарт поверхности | |
| Минимальная единица продажи | 3 |
| Единица расхода | Метр |
| Масса | 770,37 кг |
| Единица веса | кг/100 м |
| Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот | 42,268 кг CO ₂ e / 1 Метр |


Технический паспорт

Крышка с дистанционным держателем

Артикульный номер: 6051200



Размеры

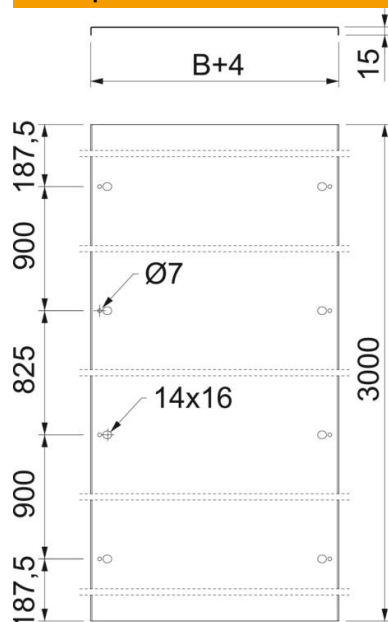

| | |
|---------------|----------|
| Длина | 3 000 мм |
| Ширина | 630 мм |
| Толщина листа | 1,5 мм |

Технические характеристики

| | |
|--|-----|
| Повышение живучести конструкции | нет |
| Подходит для проволочного лотка | нет |
| Подходит для кабельных лестничных лотков | да |
| Подходит для кабельного лотка | да |
| Нержавеющая сталь, протравленная | нет |