

Технический паспорт

Крышка с дистанционным держателем

Артикульный номер: 6051218



Крышка для дистанционного монтажа. Не подходит для вертикальных кабельных лотков лестничного типа SLM и SLS. Дистанционный держатель артикул 6065475 для листовых и лестничных лотков и артикул 6065477 для лотков для дальних расстояний. При использовании крышек на открытом воздухе необходимы дополнительные меры защиты от воздействия ветра.



- A4** Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
- 2B** без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6051218
Тип	DRL FAM 630 A4
Обозначение 1	Крышка для дистанцион. монтажа
Обозначение 2	без дистанционных держателей
Производитель	OBO
Размер	630x3000
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Метр
Масса	770,37 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	42,2641 кг CO ₂ e / 1 Метр


Технический паспорт

Крышка с дистанционным держателем

Артикульный номер: 6051218



Размеры

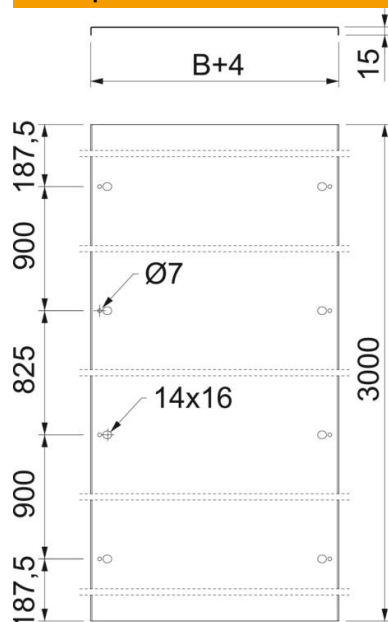

Длина	3 000 мм
Ширина	630 мм
Толщина листа	1,5 мм

Технические характеристики

Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Нержавеющая сталь, протравленная	нет