

Технический паспорт

Распорка А4

Артикульный номер: 6416450



Распорка для U-образных стоек. Распорка увеличивает стабильность U-образного профиля и предотвращает деформацию стойки при затягивании сквозных винтов с шестигранной головкой.



A4 Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571

2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6416450
Тип	DSK 25 A4
Обозначение 1	Распорка
Обозначение 2	Для применения в стойке US 3
Производитель	OBO
Размер	46x40x22,5
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	7,5 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,0152 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Распорка А4


Артикульный номер: 6416450



Размеры

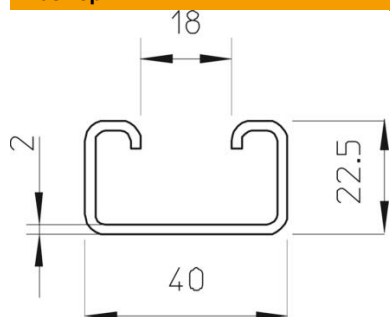

Размер	46 x 40 x 22,5
Длина	40 мм
Ширина	45 мм
Высота	22,5 мм

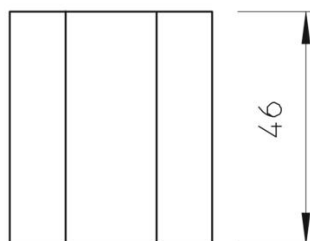

Технические характеристики

Подходит для форм профиля	U-образный профиль
С аксессуарами для установки винтов	нет