

Технический паспорт

Распорка А4

Артикульный номер: 6416462



Распорка для использования в U-стойках.
Распорка используется для повышения стабильности во всех случаях, когда возможна деформация стойки при затягивании траверсы с использованием сквозных болтов с шестигранной головкой.



A4 Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571

2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6416462
Тип	DSK 45 A4
Обозначение 1	Распорка
Обозначение 2	д. использования в стойке US 5
Производитель	OBO
Размер	80x45x40
Материал	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	14,6 кг
Единица веса	кг/100 шт.

 

Технический паспорт

Распорка А4

Артикульный номер: 6416462



Размеры

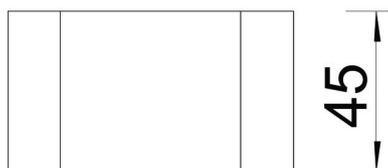

Размер	80 x 45 x 40 x 2,5
Длина	80 мм
Ширина	45 мм
Высота	40 мм

Технические характеристики

Подходит для форм профиля	U-образный профиль
С аксессуарами для установки винтов	нет