

# Технический паспорт

Распорка А4

Артикулный номер: 6416511



Распорка для использования в торцевой пластине типа KU 5 V. Распорка используется для повышения стабильности во всех случаях, когда возможна деформация траверсы при затягивании сквозных болтов с шестигранной головкой.



- A4** Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
- 2B** без обработки, дообработанный

## Исходные данные

Артикулный номер	6416511
Тип	DSK 47 A4
Обозначение 1	Распорка
Обозначение 2	для траверсы KU 5 V
Производитель	OBO
Размер	80x47x40
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	15,6 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,9376 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.

# Технический паспорт

Распорка А4


Артикульный номер: 6416511



## Размеры



Размер	80 x 47 x 40
Длина	80 мм
Ширина	47 мм
Высота	40 мм

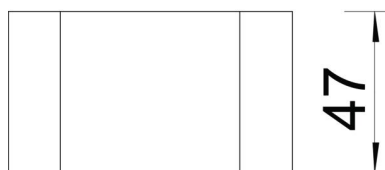

## Технические характеристики

Подходит для форм профиля	U-образный профиль
С аксессуарами для установки винтов	нет