

Технический паспорт

Распорка FT

Артикульный номер: 6416504



Распорка для использования в торцевой пластине типа KU 5 V. Распорка используется для повышения стабильности во всех случаях, когда возможна деформация траверсы при затягивании сквозных болтов с шестигранной головкой.



St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6416504
Тип	DSK 47 FT
Обозначение 1	Распорка
Обозначение 2	для траверсы KU 5 V
Производитель	OBO
Размер	80x47x40
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	20
Единица расхода	Шт.
Масса	19 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,4254 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Технический паспорт

Распорка FT


Артикульный номер: 6416504



Размеры



40

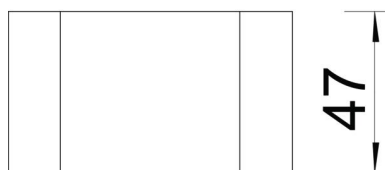

47



80

Размер	80 x 47 x 40 x 2,5
Длина	80 мм
Ширина	47 мм
Высота	40 мм

Технические характеристики

Подходит для форм профиля	U-образный профиль
С аксессуарами для установки винтов	нет