

Технический паспорт

Распорка DSK 61 A4

Артикульный номер: 6416533



Распорка для использования в стойках US 7.
Распорка всегда используется для сохранения стабильности конструкции, чтобы стойка не деформировалась при затягивании сквозных винтов с шестигранными головками, которыми крепятся траверса и поперечина.



A4 Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571

2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6416533
Тип	DSK 61 A4
Обозначение 1	Распорка
Обозначение 2	для применения в стойке US 7
Производитель	OBO
Размер	80x61x40
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	20,2 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	1,1847 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Технический паспорт

Распорка DSK 61 A4

 

Артикульный номер: 6416533



Размеры



Размер	80 x 61 x 40 x 2,5
Длина	80 мм
Ширина	61 мм
Высота	40 мм

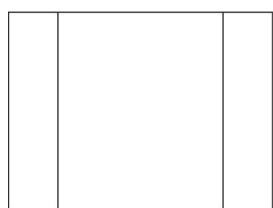

Технические характеристики

Подходит для форм профиля	U-образный профиль
С аксессуарами для установки винтов	нет