

Технический паспорт


Усиленная опора DSSL

Артикульный номер: 7410587



Усиленные опоры поддерживают угловые зоны монтажного основания типа UZD-3 при повышенных нагрузках.

Комплект (упаковка) состоит из 4-х усиленных опор.

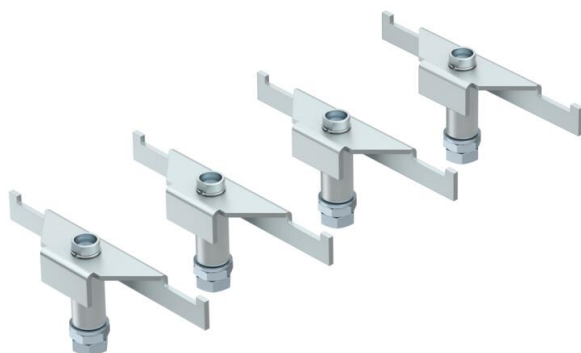

St

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	7410587
Тип	DSSL2 165
Обозначение 1	Регулятор высоты д. касс.рамки
Обозначение 2	для монтаж. основания
Производитель	OBO
Размер	165/200
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Упаковочная единица
Масса	132,64 кг
Единица веса	кг/100 упак. ед-ц


Технический паспорт

Усиленная опора DSSL

Артикульный номер: 7410587



Размеры

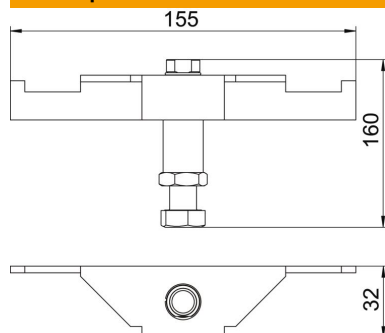

Длина	155 мм
Ширина	32 мм
Высота	160 мм

Технические характеристики

Вид аксессуаров	Опора
Толщины стяжки макс.	200 мм
Толщины стяжки мин.	165 мм
Конструкция для тяжелых нагрузок	да