

# Технический паспорт

Опора для крышки 110 FS

Артикульный номер: 6049256



Опора крышки для кабельных лотков BKRS, для дополнительной поддержки крышек при высоте боковой стороны 110 мм.



**St** Сталь

**FS** оцинкован конвейерным методом

## Исходные данные

Артикульный номер	6049256
Тип	DST110 BKRS FS
Обозначение 1	Опора крышки
Обозначение 2	для крышки фасонной детали BKS
Производитель	OBO
Размер	110x70
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	11,2 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,5149 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.



# Технический паспорт

Опора для крышки 110 FS

Артикульный номер: 6049256



## Размеры

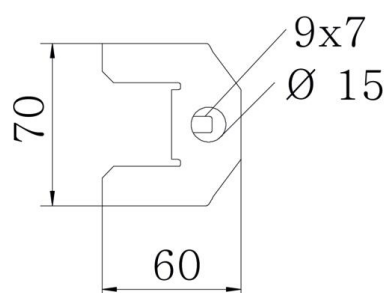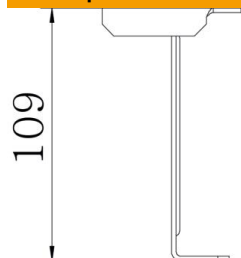

Длина	60 мм
Ширина	70 мм
Высота	109 мм
Высота	4 in

## Технические характеристики

Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
С аксессуарами для установки винтов	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет