

Технический паспорт

Корпус компьютерной розетки F, ширина 1 модуль, с прямым выводом

Артикульный номер: 6119222



Корпус компьютерной розетки с прямым кабельным выводом и шторками, для установки 2 гнездовых телекоммуникационных модулей. Растровое крепление предусмотрено для горизонтального и вертикального монтажа. В корпусе F расположена специальная пластина для непрямого монтажа модулей.

Корпус компьютерной розетки F подходит для крепления следующих телекоммуникационных модулей: Avaya/Systemax: серия M. Для установки в коробах для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45 и Rapid 80, электромонтажных колоннах ISS и системах подпольной прокладки кабеля.

PC Поликарбонат

Исходные данные

Артикульный номер	6119222
Тип	DTG-2F SWGR1
Обозначение 1	Корпус компьютерной розетки
Обозначение 2	для 2 телеком. модулей типа F
Производитель	OBO
Размер	45x45mm
Цвет	цвет: черный; RAL 7021
Материал	Поликарбонат
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	1,1 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,1692 кг CO2e / 1 Шт.


Технический паспорт

Корпус компьютерной розетки F, ширина 1 модуль, с прямым выводом


Артикульный номер: 6119222



Размеры

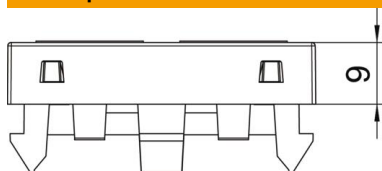

Ширина	45 мм
Высота	45 мм

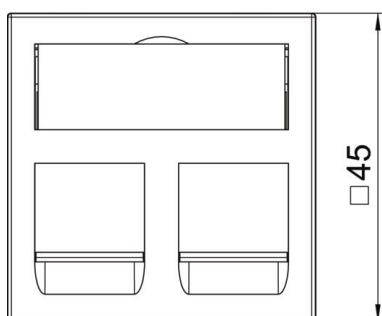

Технические характеристики

Конструкция поверхности	матовый
Вид крепления	einrasten
Поле для маркировки	с полем для надписи
Не содержит галогенов	да
Откидная крышка	нет
Клеммная колодка	нет
С маркировкой	нет
С пылезащитой	да
Монтажное отверстие	Тип F
Вид защиты	IP20
Глубина	9 мм
Несущее кольцо	нет
Прозрачный	нет
Применение	Встраиваемый телекоммуникационный соединитель
Возможность разгрузки от усилий натяжения	нет
Сводка	Основной элемент с центральной накладкой