


# Технический паспорт

Монтажная крышка для регулируемой кассетной рамки  
номинального размера 9

Артикульный номер: 7428547



Монтажная крышка с отверстием для установки регулируемых по высоте кассетных рамок номинального размера 9.

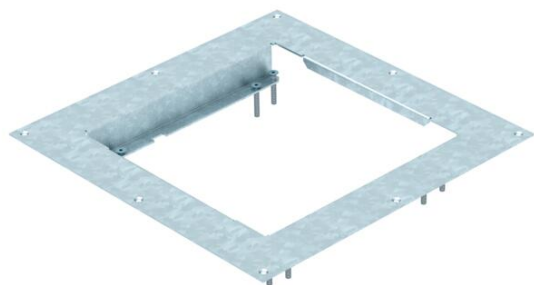

St Сталь

F огневое цинкование

## Исходные данные

Артикульный номер	7428547
Тип	DUG RK UAN 9
Обозначение 1	Монтажная крышка
Обозначение 2	для кассетных рамок фальшполу
Производитель	OBO
Размер	340x340x34
Материал	Сталь
Поверхность	Горячая оцинковка
Стандарт поверхности	DIN 267, Teil 10
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	108 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	4,6932 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

Монтажная крышка для регулируемой кассетной рамки  
номинального размера 9

Артикульный номер: 7428547



## Размеры

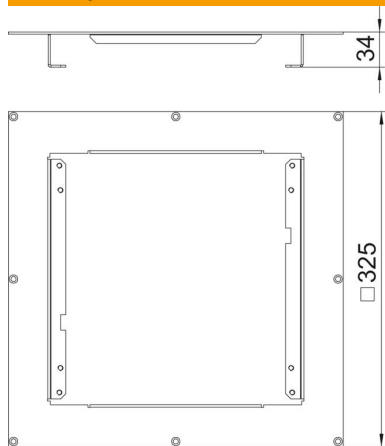

Длина	325 мм
Ширина	325 мм

## Технические характеристики

Размер отверстия	248x248 мм
Номинальный размер монтажных элементов	9
Конструкция для тяжелых нагрузок	нет