


Технический паспорт

Монтажная крышка для UKL8

Артикульный номер: 7428540



Монтажная крышка для регулируемой по высоте кассеты с кабельным выводом для прямого монтажа в полых перекрытиях

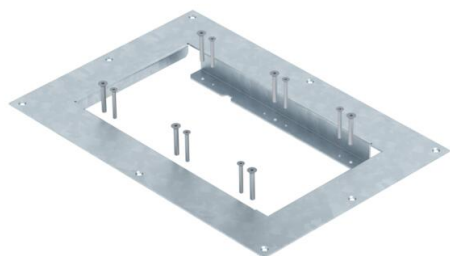

CE

St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	7428540
Тип	DUG UKL8
Обозначение 1	Монтажная крышка
Обозначение 2	UKL80 в НВ
Производитель	OBO
Размер	260x380x26
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	130 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	4,2954 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Монтажная крышка для UKL8

Артикульный номер: 7428540



Размеры

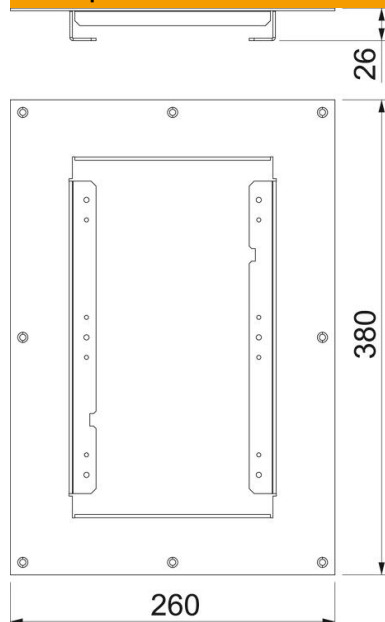

Длина	260 мм
Ширина	380 мм
Высота	26 мм

Технические характеристики

Монтажное отверстие для напольного бокса	нет
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой	нет
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки	нет
Прочность материала	2 мм
Монтажное отверстие	квадратные
Конструкция для тяжелых нагрузок	нет