

# Технический паспорт

Вставной уплотнитель для распределительных коробок FireBox Т-серии

Артикульный номер: 7205675



Вставной уплотнитель можно адаптировать к любому диаметру кабеля путем постепенного срезания.


Цвет: оранжевый.

**TPE** Термопластичный эластомер

## Исходные данные

Артикульный номер	7205675
Тип	EDK 25 OR
Обозначение 1	Встав. уплотнитель для кабеля
Обозначение 2	для FireBox Т-серии
Производитель	OBO
Размер	M25
Цвет	оранжевый; RAL 2003
Материал	Термопластичный эластомер
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	0,214 кг
Единица веса	кг/100 шт.

## Размеры

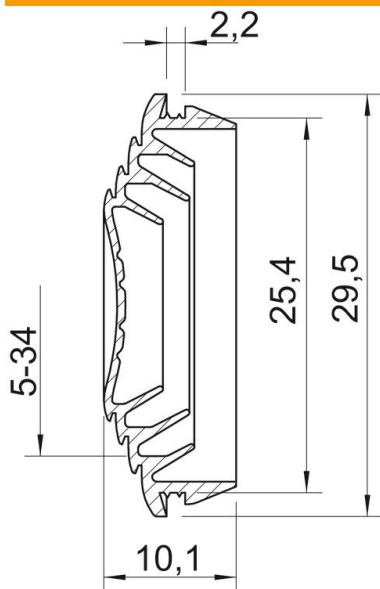

Размер A	2,2 мм
Размер D1	29,5 мм
Размер D2	25,4 мм
Размер D3	5 мм
Maß D4	10 мм
Размер D5	15 мм
Единица измерения D6	18
Размер D7	22
Размер L	10,1 мм

# Технический паспорт

Вставной уплотнитель для распределительных  
коробок FireBox T-серии

Артикульный номер: 7205675



## Технические характеристики

Исполнение	обрезной
для диаметра макс.	22 мм
для диаметра мин.	0 мм
для толщины стены мин.	2,2
Размер	M25
Не содержит галогенов	нет
Номинальный диаметр	25 мм