


Технический паспорт

Донная вставка А2

Артикульный номер: 6103618

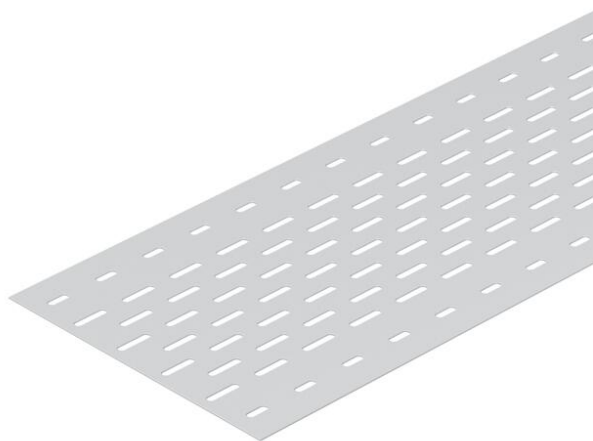

Донная вставная пластина для кабельного лотка лестничного типа. Для крепления кабельных лестничных лотков для больших расстояний используйте винты с полукруглой низкой головкой и комбинированной гайкой типа FR SB 6x30.



A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

| | |
|--|--------------------------------------|
| Артикульный номер | 6103618 |
| Тип | ELB-L30 A2 |
| Обозначение 1 | Донная вставная пластина |
| Обозначение 2 | с перфор.д. каб лотк лест типа |
| Производитель | OBO |
| Размер | 300x3000 |
| Цвет | цвета нержавеющей стали |
| Материал | Нержавеющая сталь 1.4301 (304) |
| Поверхность | без обработки, дообработанный |
| Стандарт поверхности | |
| Минимальная единица продажи | 3 |
| Единица расхода | Метр |
| Масса | 146,567 кг |
| Единица веса | кг/100 м |
| Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот | 9,0163 кг CO ₂ e / 1 Метр |


Технический паспорт

Донная вставка А2

Артикульный номер: 6103618



Размеры

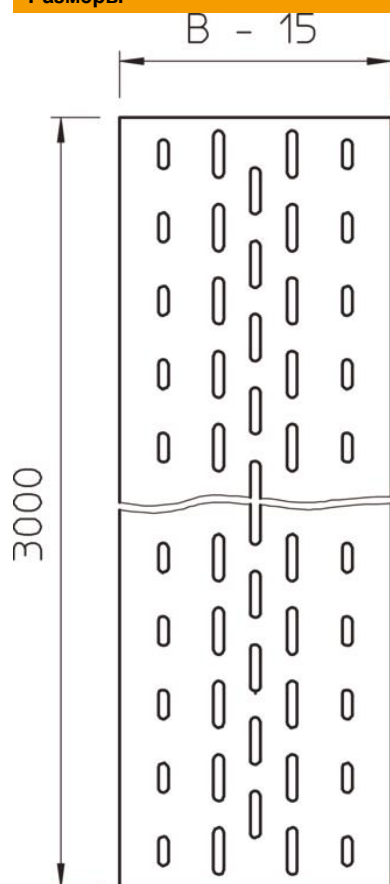

| | |
|----------|----------|
| Длина | 3 000 мм |
| Ширина | 300 мм |
| Высота | 45 мм |
| Размер В | 300 мм |

Технические характеристики

| | |
|---------------------|------|
| Прочность материала | 1 мм |
|---------------------|------|