

Технический паспорт

Донная вставка

Артикульный номер: 6103251



Донная вставная пластина для кабельного лотка лестничного типа.
Для крепления кабельных лестничных лотков для больших расстояний используйте болты с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой типа FR SB 6x30.



St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6103251
Тип	ELB-L 30 FS
Обозначение 1	Донная вставная пластина
Обозначение 2	с перфор.д. каб лотк лест типа
Производитель	OBO
Размер	300x3000
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Метр
Масса	137,4 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	3,5949 кг CO ₂ e / 1 Метр


Технический паспорт

Донная вставка

Артикульный номер: 6103251



Размеры

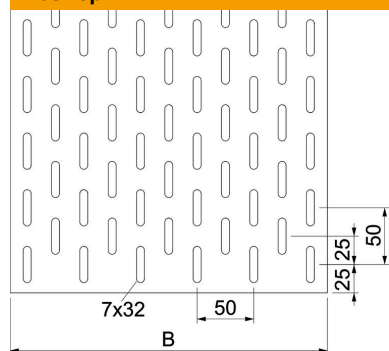

Длина	3 000 мм
Ширина	300 мм
Высота	45 мм
Размер В	300 мм

Технические характеристики

Прочность материала	1 мм
---------------------	------