

# Технический паспорт

Донная вставка FT

Артикульный номер: 6103456



Донная вставная пластина для кабельного лотка лестничного типа.



St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

## Исходные данные

Артикульный номер	6103456
Тип	ELB-L 40 FT
Обозначение 1	Донная вставная пластина
Обозначение 2	с перфор.д. каб лотк лест типа
Производитель	OBO
Размер	400x3000
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Метр
Масса	211,04 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	5,4825 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Метр


# Технический паспорт

Донная вставка FT

Артикульный номер: 6103456



## Размеры

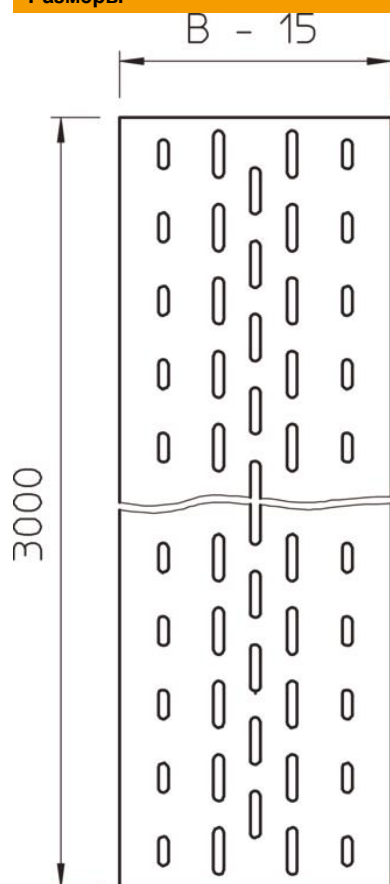

Длина	3 000 мм
Ширина	400 мм
Высота	45 мм
Размер B	400 мм

## Технические характеристики

Прочность материала	1 мм
---------------------	------