

Технический паспорт

Донная вставка FT

Артикульный номер: 6103464



Донная вставная пластина для кабельного лотка лестничного типа.



St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6103464
Тип	ELB-L 50 FT
Обозначение 1	Донная вставная пластина
Обозначение 2	с перфор.д. каб лотк лест типа
Производитель	OBO
Размер	500x3000
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Метр
Масса	269,74 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	6,8616 кг CO ₂ e / 1 Метр


Технический паспорт

Донная вставка FT

Артикульный номер: 6103464



Размеры

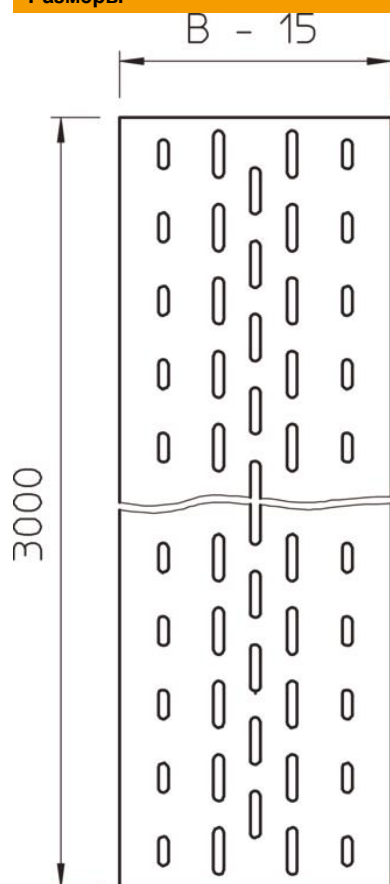

Длина	3 000 мм
Ширина	500 мм
Высота	45 мм
Размер B	500 мм

Технические характеристики

Прочность материала	1 мм
---------------------	------