

Технический паспорт

Донная вставка DD

Артикульный номер: 6103368



Донная вставная пластина для кабельного лотка лестничного типа. Для крепления кабельных лестничных лотков для больших расстояний используйте винты с полукруглой низкой головкой и комбинированной гайкой типа FR SB 6x30.



St Сталь

DD Конвейерное цинкование методом двойного погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6103368
Тип	ELB-L 60 DD
Обозначение 1	Донная вставная пластина
Обозначение 2	с перфор.д. каб лотк лест типа
Производитель	OBO
Размер	600x3000
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Метр
Масса	285,18 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	7,6371 кг CO ₂ e / 1 Метр


Технический паспорт

Донная вставка DD

Артикульный номер: 6103368



Размеры

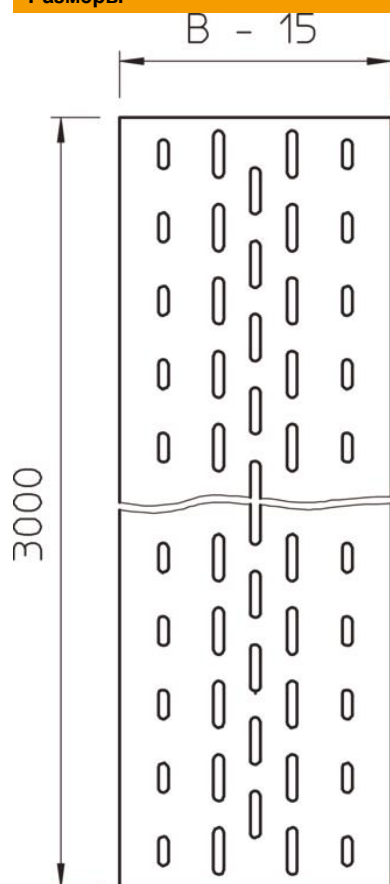

Длина	3 000 мм
Ширина	600 мм
Высота	45 мм
Размер B	600 мм

Технические характеристики

Прочность материала	1 мм
---------------------	------