

Технический паспорт

Забивной анкер

Артикульный номер: 3492018



Для единичного крепления забивной анкер применяется в монолитном бетоне. Для многократного крепления забивной анкер применяется как монолитном так и в ячеистом бетоне.

Класс огнестойкости R 120 в соответствии с Европейским техническим сертификатом ETA-02/0020 (опция 7) и Европейским техническим сертификатом ETA-05/0116.

Монтаж с помощью маркировочного и распорного инструмента.




St Сталь

G гальванически оцинкованный

Исходные данные

Артикульный номер	3492018
Тип	ES M 6x25
Обозначение 1	Забивной анкер ES
Производитель	OBO
Размер	6x25
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,6 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры

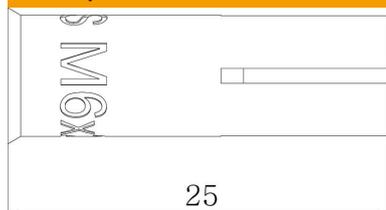

Длина	25 мм
Размер L	25 мм

Технический паспорт

Забивной анкер

Артикульный номер: 3492018



Технические характеристики

Исполнение	Удар
Крепёжное приспособление	Прочее
Глубина отверстия	25 мм
Диаметр отверстия, мин.	8 мм
Глубина завинчивания макс.	12 мм
Глубина завинчивания мин.	6 мм
Резьба	M6
Метрическая резьба	6
Самонарезающий	нет
Имеются разрешения	да
Допустимый диапазон нагрузки в зоне растяжения	1,7
Подходит для строительного материала	бетон
Вид монтажа дюбелей, анкеров	Предварительный монтаж