

Технический паспорт

Забивной анкер

Артикульный номер: 3492023



Для единичного крепления забивной анкер применяется в монолитном бетоне. Для многократного крепления забивной анкер применяется как монолитном так и в ячеистом бетоне.

Класс огнестойкости R 120 в соответствии с Европейским техническим сертификатом ETA-02/0020 (опция 7) и Европейским техническим сертификатом ETA-05/0116.

Монтаж с помощью маркировочного и распорного инструмента.



St

Сталь

G

гальванически оцинкованный

Исходные данные

Артикульный номер	3492023
Тип	ES M 8x30
Обозначение 1	Забивной анкер ES
Производитель	OBO
Размер	8x30
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	1,1 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Забивной анкер

Артикульный номер: 3492023



Размеры

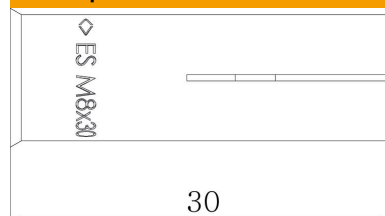

Длина	30 мм
Размер L	30 мм

Технические характеристики

Исполнение	Удар
Крепёжное приспособление	Прочее
Глубина отверстия	30 мм
Диаметр отверстия, мин.	10 мм
Глубина завинчивания макс.	13 мм
Глубина завинчивания мин.	9 мм
Резьба	M8
Метрическая резьба	8
Самонарезающий	нет
Имеются разрешения	да
Допустимый диапазон нагрузки в зоне растяжения	1,7
Подходит для строительного материала	бетон
Вид монтажа дюбелей, анкеров	Предварительный монтаж