

Технический паспорт

Забивной анкер E

Артикульный номер: 3492930



Забивной анкер E применяется как для единичного крепления в бетоне без трещин, так и для множественного крепления в бетоне с трещинами и без трещин для не несущих систем.

Класс огнестойкости R 120 в соответствии с Европейским техническим сертификатом ETA-02/0020 (опция 7) и Европейским техническим сертификатом ETA-05/0116.

Монтаж с помощью маркировочного и распорного инструмента.



St Сталь

G гальванически оцинкованный

Исходные данные

Артикульный номер	3492930
Обозначение 1	Забивной анкер E
Производитель	OBO
Размер	M12x50
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	4,42 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Забивной анкер E

Артикульный номер: 3492930



Размеры

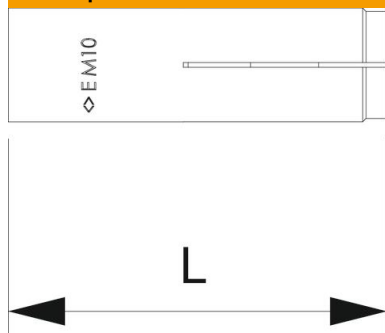

Длина	50 мм
Размер L	50 мм

Технические характеристики

Исполнение	Удар
Крепёжное приспособление	Прочее
Глубина отверстия	50 мм
Диаметр отверстия, мин.	15 мм
Глубина завинчивания макс.	18 мм
Глубина завинчивания мин.	13 мм
Резьба	M12
Метрическая резьба	12
Самонарезающий	нет
Имеются разрешения	да
Допустимый диапазон нагрузки в зоне растяжения	2,4