

Технический паспорт

Уплотнитель для регулируемой по высоте кассетной
рамки квадратной формы NG4 и NG9
Артикульный номер: 7407107



Плоский уплотнитель для регулируемых кассетных рамок квадратной формы RKN2 и RKFN2, номинальный размер 4 и 9.



EPDM этилен-пропилен-диеновый каучук DIN 1629

Исходные данные

Артикульный номер	7407107
Тип	FD 4 QNK2
Обозначение 1	Плоский уплотнитель
Обозначение 2	для квадрат.кассет.рамки NG4
Производитель	OBO
Материал	этилен-пропилен-диеновый каучук DIN 1629
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	1,3 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,05 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Технический паспорт

Уплотнитель для регулируемой по высоте кассетной
рамки квадратной формы NG4 и NG9

Артикульный номер: 7407107




Размеры



Размер L

190 мм

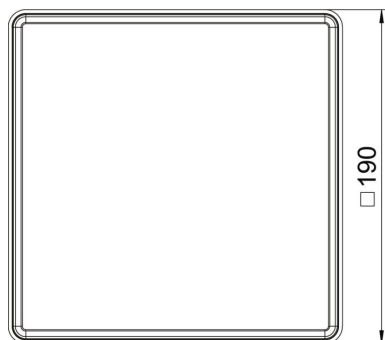

Технические характеристики

Вид аксессуаров

Уплотнитель для монтажного основания под заливку в бетон