


# Технический паспорт

Пружинный подвес, высота боковой стенки 60 мм

Артикульный номер: 6068859



Пружинный подвес для кабельного лотка, тип RKS-Magic®, с высотой боковой стенки 60 мм.

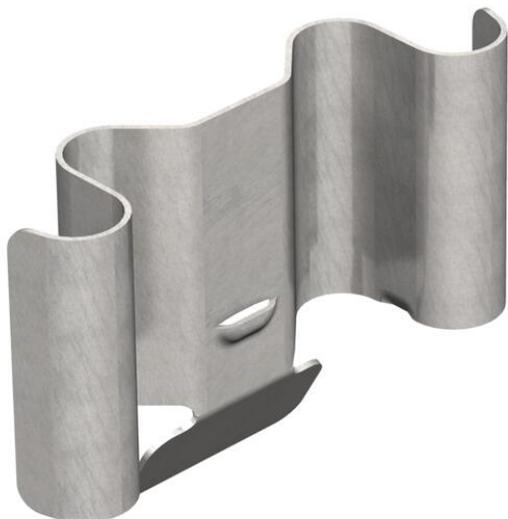

CE

A2 Нержавеющая сталь 1.4310

## Исходные данные

Артикульный номер	6068859
Обозначение 1	Пружинный элемент
Обозначение 2	отдельн.
Производитель	OBO
Размер	60mm
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая сталь 1.4310
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	0,761 кг
Единица веса	кг/100 шт.


# Технический паспорт

Пружинный подвес, высота боковой стенки 60 мм

Артикульный номер: 6068859



## Размеры

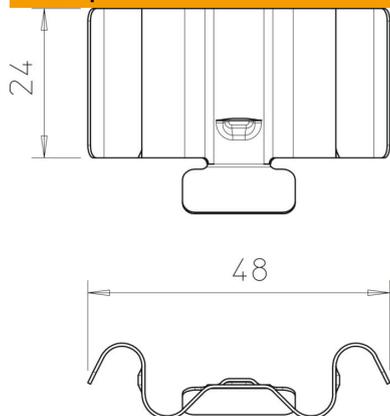

Размер	48x24
Ширина	48 мм
Высота	60 мм

## Технические характеристики

Исполнение	Продольный соединитель
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Горизонтальный поворотный соединитель	нет
Вертикальный поворотный соединитель	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Вид соединения	Защелкивающийся