

# Технический паспорт

## Конструкционный и подвесной профиль

Артикульный номер: 6399088



Плоский профиль для создания конструкций.



CE

**St** Сталь

**FT** Горячее цинкование методом погружения

### Исходные данные

Артикульный номер	6399088
Тип	FLA 8 FT
Обозначение 1	Полосовая сталь
Обозначение 2	с перфорацией
Производитель	OBO
Размер	40x8x3000
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Метр
Масса	248 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	5,2636 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Метр

# Технический паспорт

Конструкционный и подвесной профиль


Артикульный номер: 6399088



## Размеры



Размер	40 x 8
Длина	3 000 мм
Ширина	40 мм
Высота	8 мм
Размер L	3 000 мм

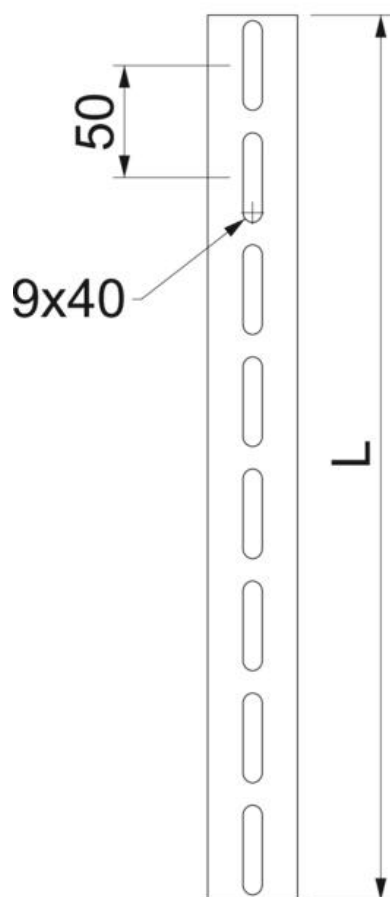

# Технический паспорт

Конструкционный и подвесной профиль

Артикульный номер: 6399088



## Технические характеристики

Отделяемый	нет
Вид перфорации	Разделительная полочка перфорированная
Исполнение	Одинарный профиль
Артикулы EPD	нет
Повышение живучести конструкции	нет
Ширина отверстия	40 мм
Прочность материала	8 мм
С зубцами	нет
Форма профиля	Плоский профиль