

# Технический паспорт

Болт с полукруглой плоской головкой и  
комбинированной гайкой  
Артикульный номер: 6406142



Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой.




A4 Нержавеющая сталь 1.4401

## Исходные данные

Артикульный номер	6406142
Тип	FRSB 6x12 A4
Обозначение 1	Болт с полукруглой головкой
Обозначение 2	с комбинированной гайкой
Производитель	OBO
Размер	M6x12
Материал	Нержавеющая сталь 1.4401
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,796 кг
Единица веса	кг/100 шт.

## Размеры

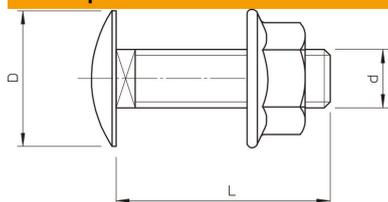

Длина	12 мм
Размер D	13,5 мм
Размер d	6 мм
Размер L	12 мм

# Технический паспорт

Болт с полукруглой плоской головкой и  
комбинированной гайкой

Артикульный номер: 6406142



## Технические характеристики

Класс прочности	A4-50
Метрическая резьба	6
С гайкой	да
Размер под ключ	10